



# 产品规格书

客戶名稱 :

材質 :

圖號 :

品名 : **XRRH6\*3\*3**

日期 : **2022-8-18**

## 貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	3 (1)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH6*3*3
批号			

1 产品标识

XRRH    6    \* 3 \* 3


          1    2        3    4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内径

配置

产品图片

2 尺寸

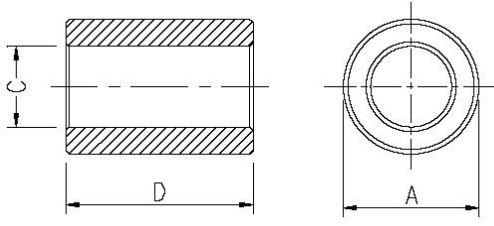

序号	尺寸 (mm)	
A	6.00	±0.2
B		
C	3.00	±0.2
D	3.00	±0.2
E		
F		
G		
H		
I		

3. 电气性能测试指标


No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	20 Ω Min.			
2	100 MHz	60 Ω Min.			

备注：包装方式	测试	审核	批准
每袋5K/每箱50K	李燕	范进	陈荣斌

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH6*3*3
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

Freq. (MHz)	1	10	20	25	50	80	100	150	200	250	300	400	500			
Z(Ω)	4	13.8	20.6	23.4	39	59	74	112	156	210	280	560	1200			

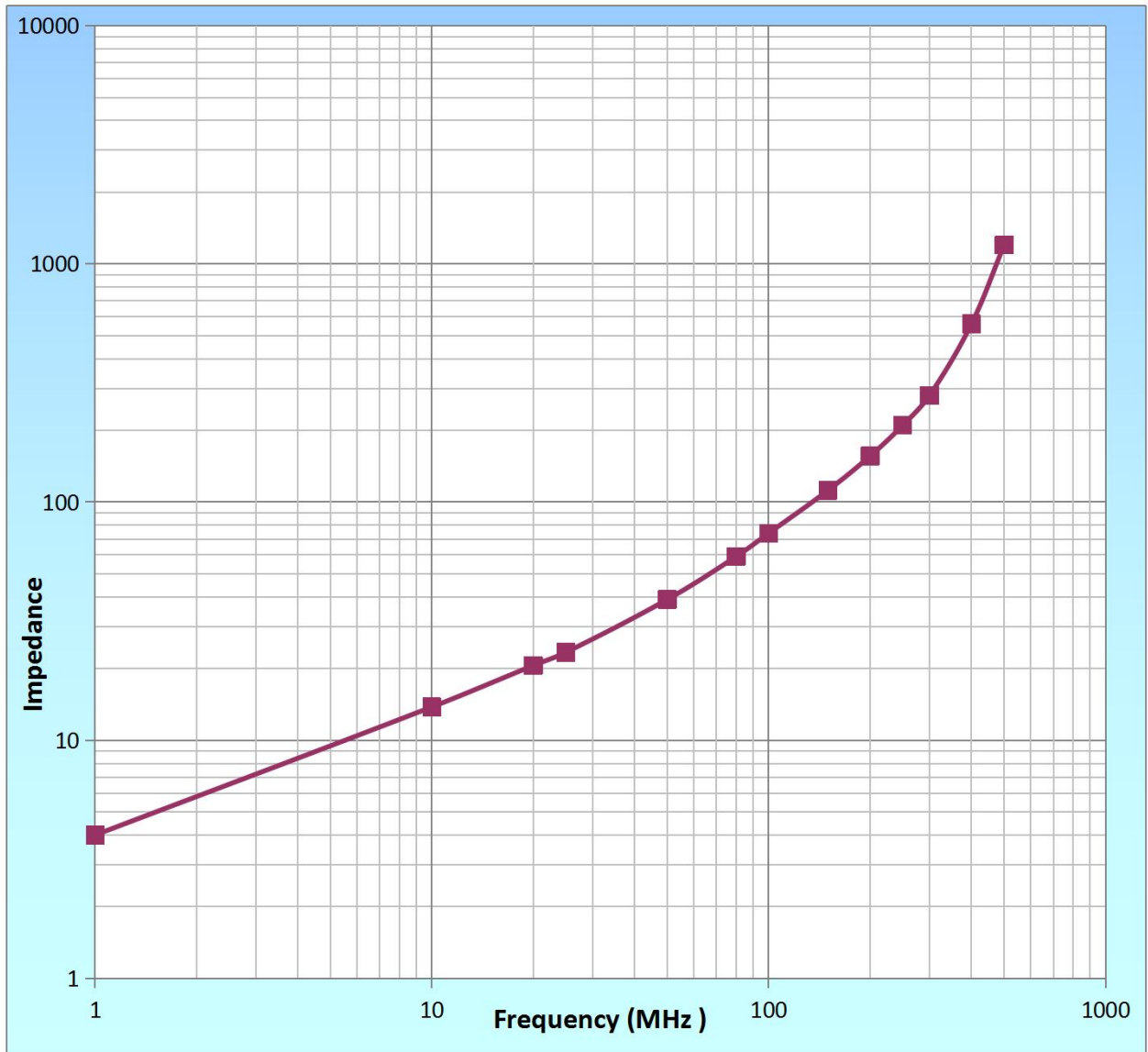

备注  包装：每袋5K、每箱50K	测试	审核	批准
	李燕	范进	陈荣斌

详述	符合
----	----

客户		表号	3 (3)
品名	抗EMI铁氧体磁芯	样品名称	XRRH6*3*3
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪							
测试条件：Ø 0.65mm 2 UEWL:65mm 1Turu							
温度：25° C      湿度：60%							
1	电阻抗 (Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	20 Ω Min	60 Ω Min		6.00 ±0.2	3.00 ±0.2	3.00 ±0.2	
1	23.40	74.83		5.90	2.95	2.96	
2	22.90	74.11		5.92	2.96	2.97	
3	23.50	75.30		5.98	2.98	2.99	
4	24.00	75.60		6.00	2.99	3.00	
5	23.00	74.00		6.02	3.00	3.01	
6	23.20	75.09		6.05	3.02	3.02	
7	23.90	75.08		6.01	3.04	3.03	
8	24.50	75.22		6.05	3.05	3.04	
9	24.20	74.45		6.09	3.06	3.04	
10	23.60	74.20		6.10	3.09	3.05	
X	23.62	74.79		6.01	3.00	3.01	
R	1.6	1.6		0.2	0.14	0.09	
备注							

	测试	审核	批准
东莞市祥如电子有限公司	李燕	范进	陈荣斌