



樣品承認書

客戶名稱 :

材質 : **HC-500**

圖號 :

品名 : **XRT14*7*8**

日期 : **2022-4-28**

貴公司確認

承認

暫時承認, 修改如下

不承認, 原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題, 煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

<h1>详述</h1>	<h1>符合</h1>
-------------	-------------

客户		表号	3 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRT14*7*8
批号			

1 产品标识

XRT 14 * 7 * 8


1 2 3 4

- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内孔

配置

产品图片

2 尺寸

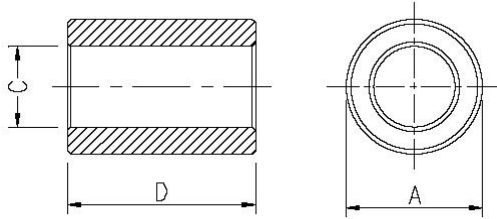

序号	尺寸 (mm)	
A	14.00	±0.4
B		
C	8.00	±0.3
D	7.00	±0.3
E		
F		
G		
H		
I		


3. 电气性能测试指标

No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	20 Ω Min.			
2	100 MHz	60 Ω Min.			

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRT14*7*8
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	80	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900
$Z(\Omega)$	1.6		14.8	26	45.6	70	80.1	114	151	194	245	406	580	659	560	450	360

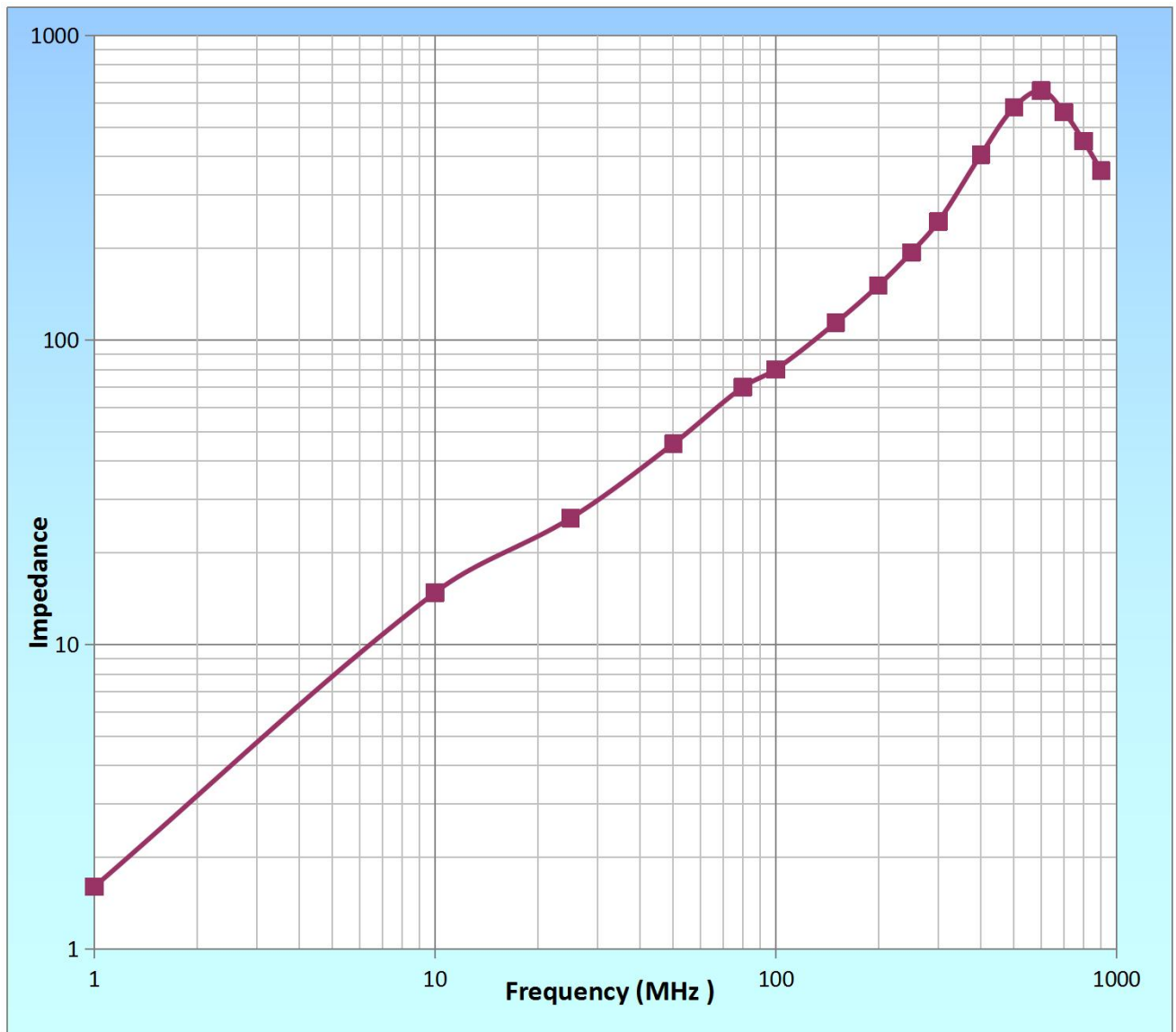

详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRT14*7*8
批号			

9检测条件

检测仪器：HP-4191A阻抗分析仪

测试条件：Ø 0.65mm *120mm * 0.5TS

温度：25° C 湿度：60%

1	电阻抗(Ω)			尺寸			
配置	在 25MHZ	在100MHz		外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)	
规格	20 Ω Min	60 Ω Min		14.00 ±0.4	8.00 ±0.3	7.00 ±0.3	
1	32.84	80.68		13.94	8.00	7.01	
2	32.91	80.80		13.97	7.97	6.97	
3	32.78	79.85		14.10	7.98	7.01	
4	33.83	79.92		13.98	7.97	6.98	
5	32.95	80.39		13.96	8.06	6.97	
6	32.91	80.47		13.95	8.05	6.95	
7	33.09	79.20		14.00	7.99	7.00	
8	33.05	80.39		13.95	7.98	6.95	
9	33.53	80.74		13.86	8.01	6.99	
10	33.49	79.66		14.05	8.04	6.98	
X	33.14	80.21		13.98	8.01	6.98	
R	1.05	1.60		0.24	0.09	0.06	

备注