



产品规格书

客戶名稱 :

材质 : **HC-F9**

圖號 :

品名 : **XRRH9.5*12.5*5**

日期 : **2023-11-2**

貴公司確認

承認

暫時承認,修改如下

不承認,原因如下

意見

備注 : 樣品如無問題,煩請貴司承認後盡快將承認書回傳我司!

详述			符合
----	--	--	----

客户		表号	3 (1)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*12.5*5
批号			

1 产品标识

XRRH 9.5 * 12.5 * 5
 1 **2** **3** **4**




- (1) 型号
- (2) 外径
- (3) 高度
- (4) 内孔

配置

产品图片

2 尺寸

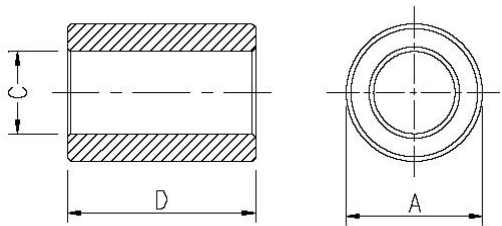

序号	尺寸 (mm)	
A	9.5	±0.2
B		
C	5.00	±0.2
D	12.5	±0.3
E		
F		
G		
H		
I		


3. 电气性能测试指标

No.	特点				
	频率	阻抗			
1	25 MHz	35 Ω Min.			
2	100 MHz	85 Ω Min.			

详述			符合
客户		表号	3 (2)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*12.5*5
批号			

8. 阻抗与频率的特性曲线

Freq. (MHz)	1	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	900	1000
Z(Ω)	2.8	12	22	45	70	102	155	230	356	640	580	291	191	142	112	95	78

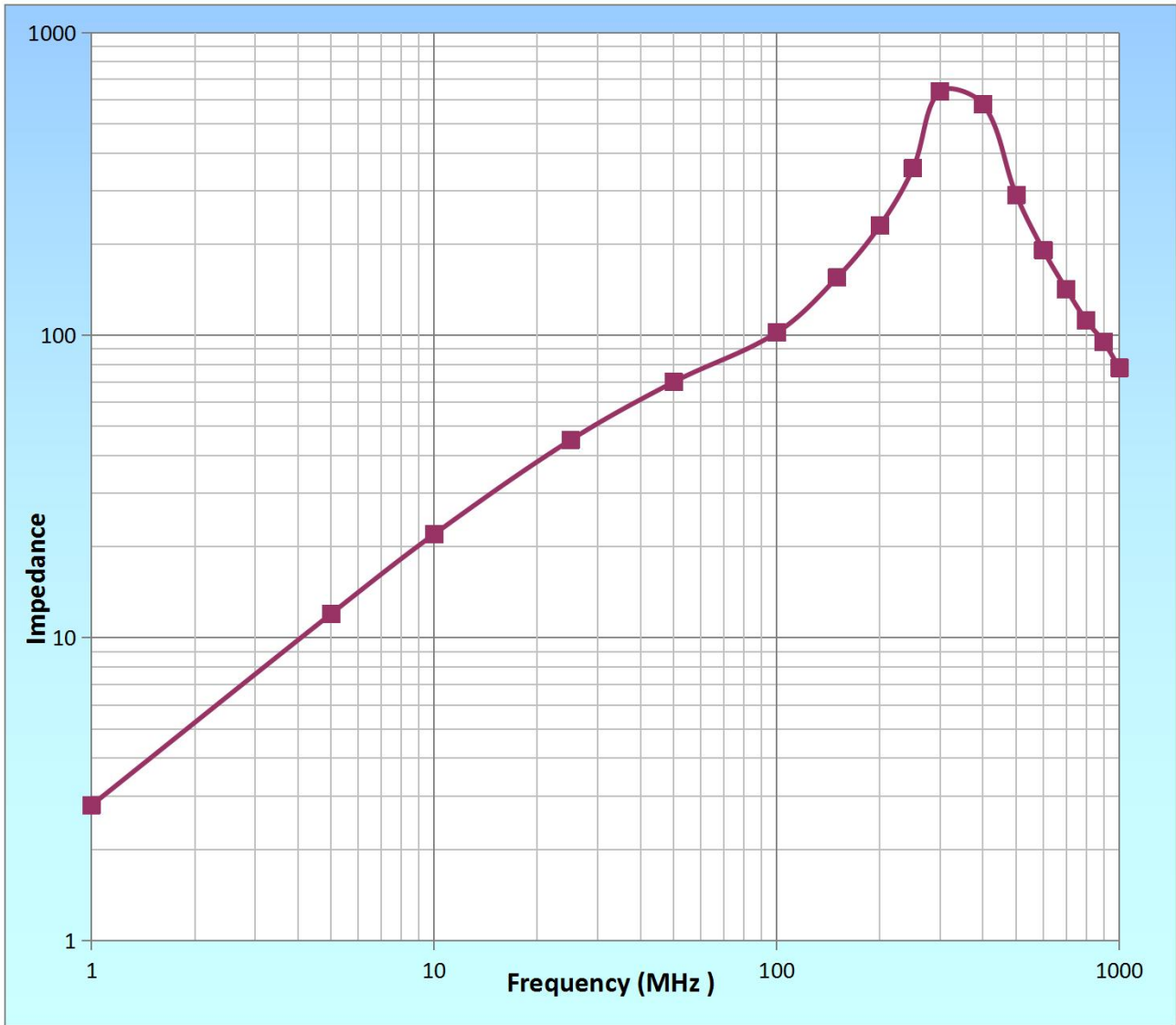

详述			符合
客户		表号	3 (3)
品名	铁氧体磁芯	样品名称	XRRH9.5*12.5*5
批号			

9 检测条件

检测仪器：HP-4991A阻抗分析仪

测试条件：Ø 0.65mm *120MM 0.5TS

温度：25° C 湿度：60%

1	电阻抗 (Ω)		尺寸		
配置	在 25MHZ	在100MHz	外径 (A)	内径 (C)	高度 (D)
规格	35 Ω Min	85 Ω Min	9.50 ±0.2	5.00 ±0.2	12.5 ±0.3
1	46.94	102.00	9.70	4.95	12.6
2	46.06	103.00	9.75	4.98	12.7
3	46.24	102.60	9.53	5.02	12.8
4	46.10	102.70	9.46	4.90	12.7
5	46.67	102.00	9.67	4.98	12.75
6	46.70	103.00	9.68	4.97	12.74
7	46.87	102.80	9.974	5.10	12.69
8	46.37	102.50	9.58	5.00	12.51
9	46.88	102.40	9.65	5.02	12.62
10	46.18	102.00	9.66	5.03	12.66
X	46.50	102.50	9.55	5.00	12.50
R	0.88	1.00	(0.01)	0.04	(0.08)

备注