



### 描述

手持式可燃气体泄漏检测仪可用于管道、设备、调节器等中的可燃气体泄漏检测。

### 安全注意事项

**警告:** 请遵循制造商的测试程序。不要将位于鹅颈管末端的传感器罩子放置热源位置或附近。

### 一般准则

- 总是在远离测试位置的“干净空气”环境中打开仪表电源,并等待预热完成。
- 检查传感器罩子,确保其牢固连接。
- 禁止将仪表或传感器放在热源位置或附近。

1




### 测量操作

**警告!** 在远离测试区域的“干净空气”环境中打开仪表电源,并等待预热倒计时结束。否则可能导致检测错误。

- 1) 按 **开机/关机键** 打开仪表电源。仪表将开始约 30 秒预热,显示“WAIT...”。
- 2) 蜂鸣响一声,预热结束,进入正常工作状态。
- 3) 进入检测区域开始检测。
- 4) 定位泄漏源,沿着被检测管道(或其它检测对象)移动。
- 5) 如果泄漏浓度高于报警值,报警声响起(当报警声开启时)。


3

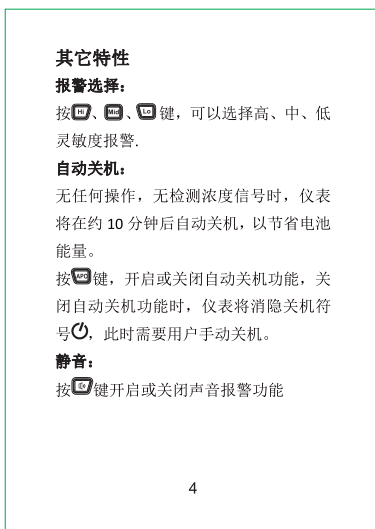

### 技术指标

**灵敏度(甲烷):** 约 50ppm  
**检测气体(部分列表):** 丙酮、乙炔、酒精、氨、苯、丁烷、乙醇、环氧乙烷、汽油、己烷、氢气、甲烷、石脑油、天然气、油漆稀释剂、丙烷、溶剂等等。  
**报警:** 模拟条显示和音频报警  
**自动归零:** 在预热过程自动置零  
**操作条件:** 0 to 50°C / 20 to 80%RH  
**电池:** 3x1.5V AAA 碱性电池

5

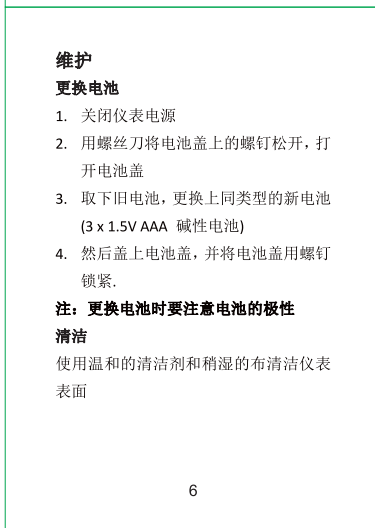

销售商: 深圳市驿生胜利科技有限公司  
 地址: 深圳市福田区泰然六路泰然大厦D座16楼  
 电话: 4000 900 306 (0755) 82425035 82425036  
 传真: (0755) 82268753  
 http://www.china-victor.com  
 E-mail:victor@china-victor.com

生产制造商: 西安北成电子有限公司  
 地址: 西安市泾河工业园北区泾园七路  
 电话: 029-86045880  
 执行标准: Q/SL 012

6

75X105mm