
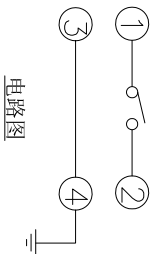
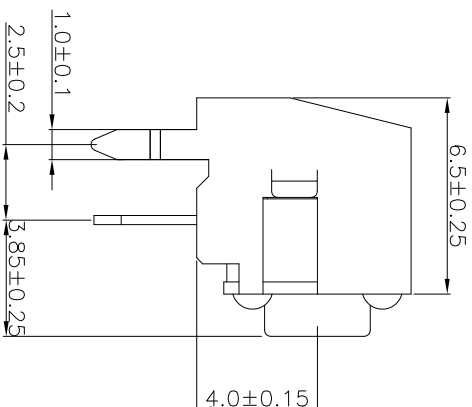
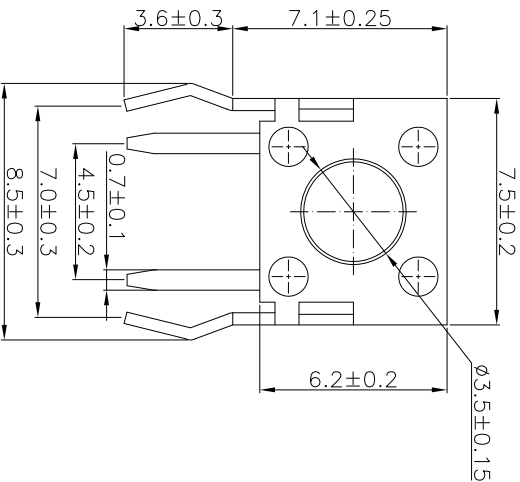
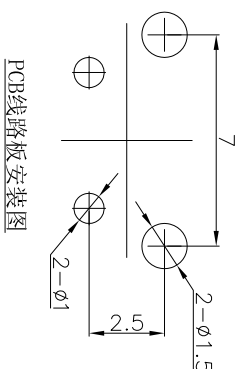



RoHS

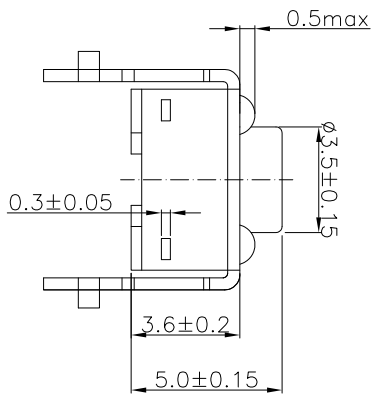

- 技术参数:
1. 做用温度: $-20 \sim +70^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC250V (50Hz) /min;
 6. 动 作 力: $170 \pm 40\text{gf}$;
 7. 开关行程: $0.25 \pm 0.1\text{mm}$
 8. 使用寿命: 5-7万次;
 9. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

5	嵌件	1	H62黄铜 T=0.3	
4	底座	1	PA9T 黑色 94-V0	
3	簧片	1	磷铜覆银	
2	支架	1	冷轧钢带 T=0.4	Cu/Ep: CuSn2
1	帽头	1	PA9T 黑色 94-V0	
序号	名称	数量	材 料	附 注

浙江富港电子有限公司

视图  轻触开关

设计	S H	日期	21.05.07	标准化		日期	
校对	L P J	日期	21.05.07	审定		日期	
工艺		日期				日期	
审核	L Z W	日期	21.05.07			日期	
标记	处数	更改文件号		签字		日期	
图样标记		重量比例					
共 页		第 页					
							TC-6615-5.0-V0

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	