

## ■ SPECIFICATIONS


- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A-12A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to +105℃
- Contact resistance: 20mΩ max

## ■ HOUSING

- Part No.: CS-1149-10AVOW (0104)
- Poles: 10
- Material: Nylon 66, UL94V-0
- Q' TY: 500, 1000 pcs/bag

料号区分图示:

CS-1149-10 A V O W (0104)

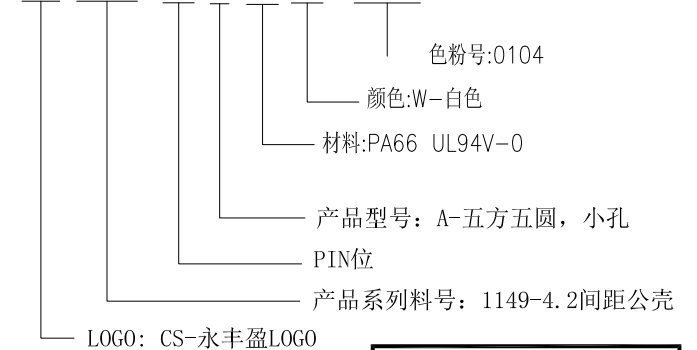

**RoHS 2.0**

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1149-10AVOW (0104)			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法		数量		▲	印字从一行改为两行	2022-11-21
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10		深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO., LTD.		▲	增加卡扣尺寸	2023-11-24	
制定日期	2023-11-24	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05				▲			