


■ SPECIFICATIONS


- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A-9A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.:CS-1149-12AV2N
- Poles:12
- Material:Nylon 66, UL94V-2, 本色
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

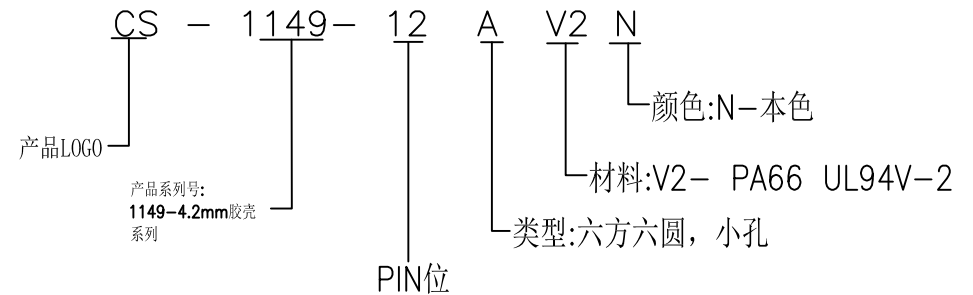

ROHS 2.0

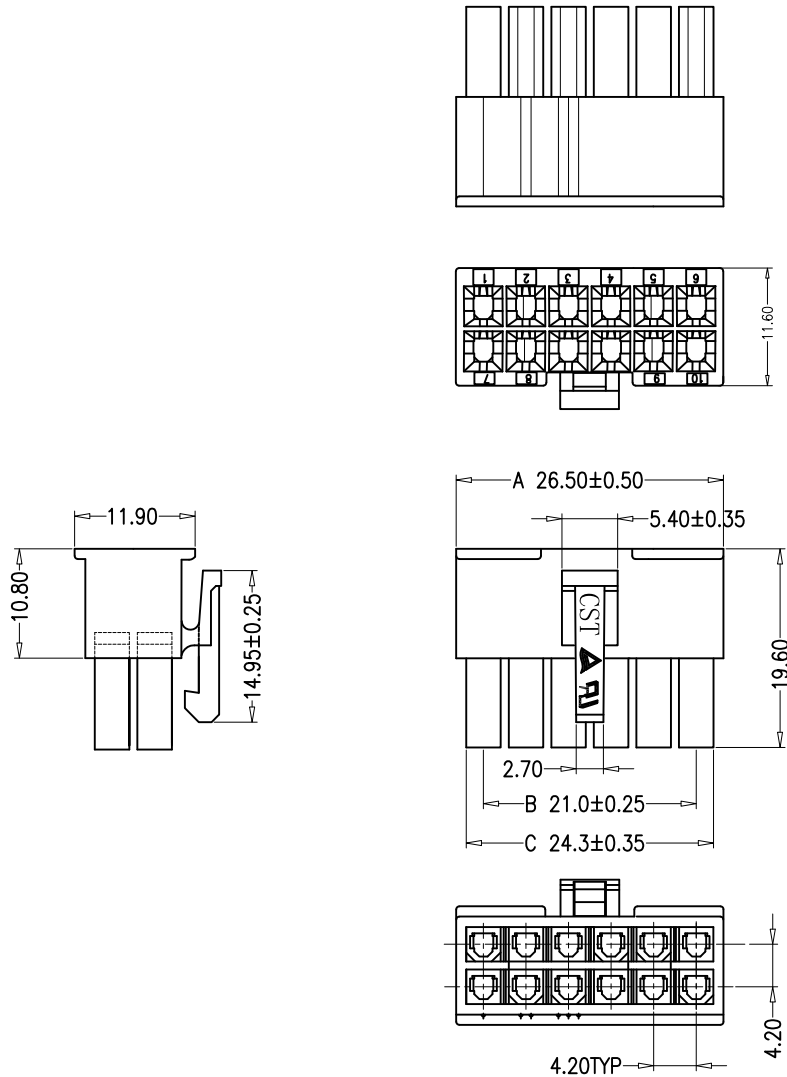

本圖紙知識產權及版權
由永丰盈有限公司所
有,未經書面許可不准
擅自傳閱、复制和修改。
本公司保留法律追究的
权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1149-12AV2N	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲		
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.			▲		
制定日期	2022-09-07	核准	韦栋释	X.XXXX	±0.10						▲	