
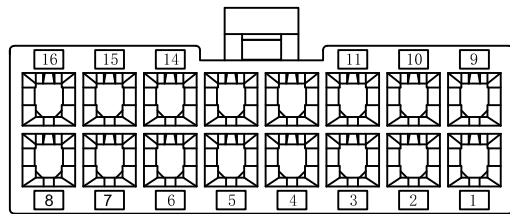
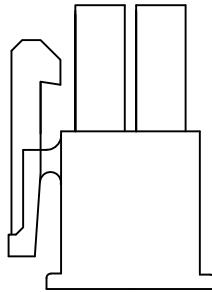
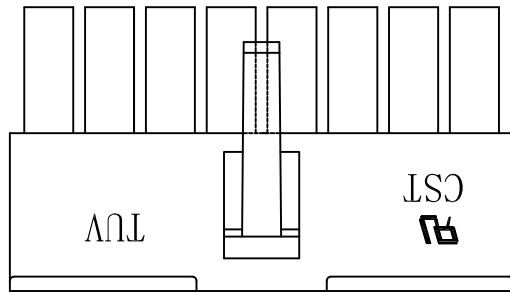


## ■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A-9A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40℃ to +85℃
- Contact resistance: 20mΩ max

## ■ HOUSING

- Part No.: CS-1149-16AV2N
- Poles: 06
- Color: Natural
- Material: Nylon 66, UL94V-2
- Q'TY: 200 pcs/bag

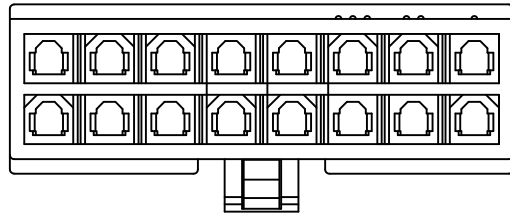

CS - 1149 - 16 A V2 N  
 LOGO  
 产品系列号:  
 1149-4.2mm胶壳系列  
 颜色: N-本色  
 材料: V2-PA66 UL94V-2  
 类型: 八方八圆, 大孔  
 PIN位

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1149-16AV2N	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲		
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO., LTD.			▲		
制定日期	2020-12-31	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						▲	