

## ■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

## ■ HOUSING

- Part No.:CS-1149-20AV2B
- Poles:20
- Material:Nylon 66, UL94V-2
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

CS - 1149 - 20 A V2 B


产品LOGO — 产品系列号: 1149-4.2mm 胶壳系列

PIN位 — 类型:十方十圆, 小孔

颜色:B-黑色

材料:PA66-V2

**RoHS 2.0**

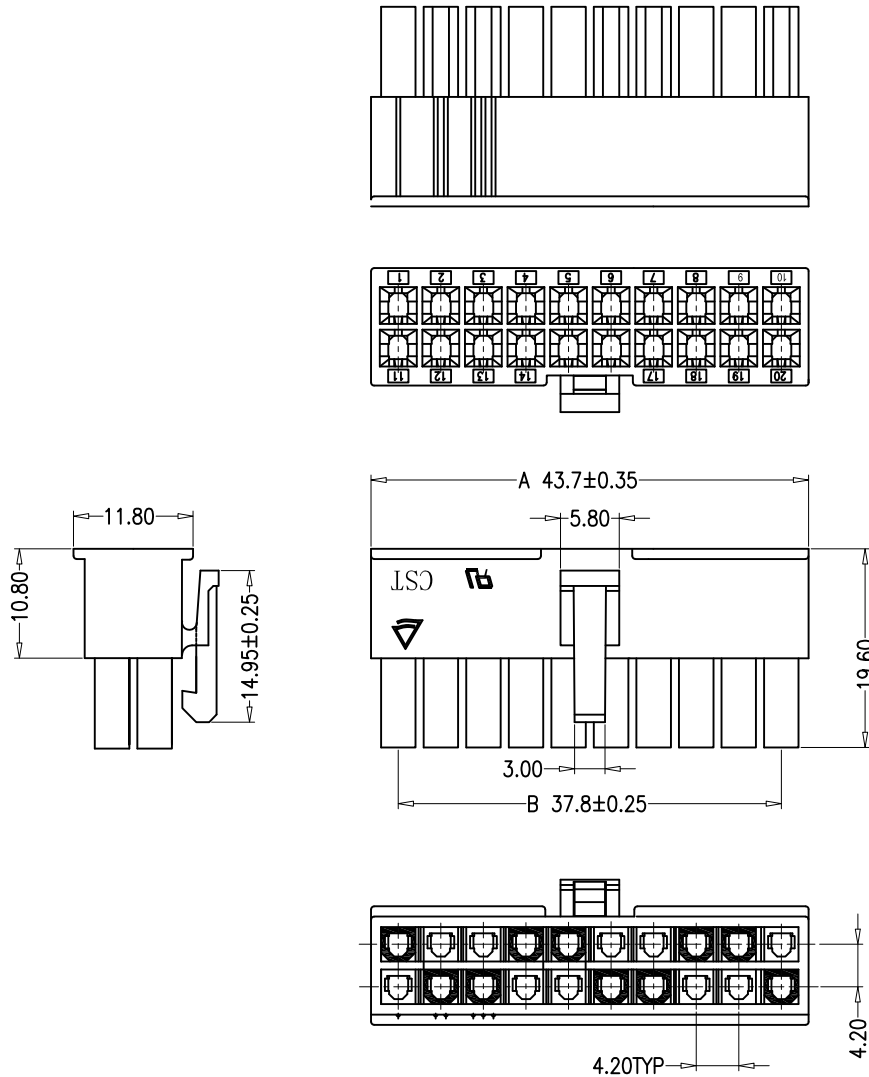

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-20AV2B	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1			
	版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲		
	工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司			▲		
	制定日期	2021-03-17	核准	韦栋释	X.XXXX	±0.10		ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.			▲		