



# CS-1149-04C

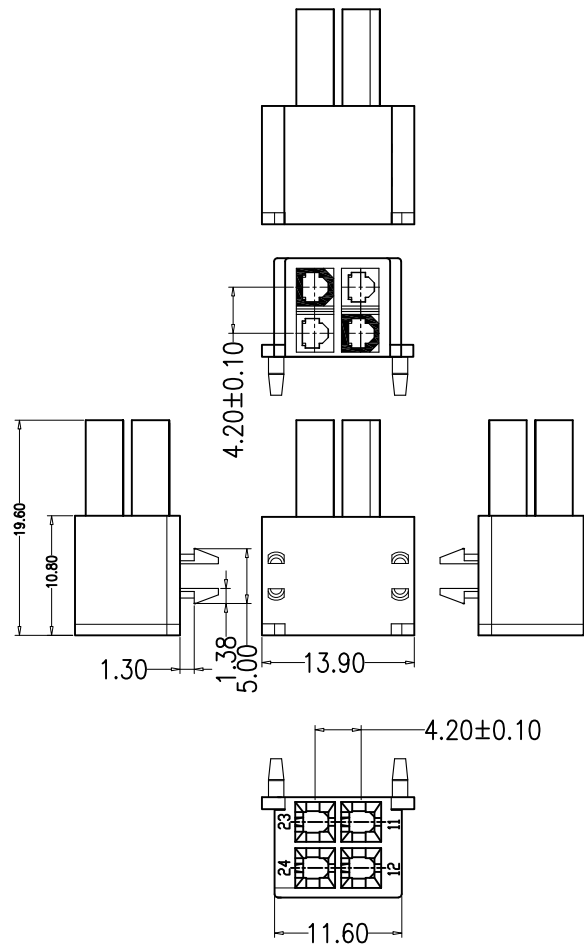

# CS-1149-20C

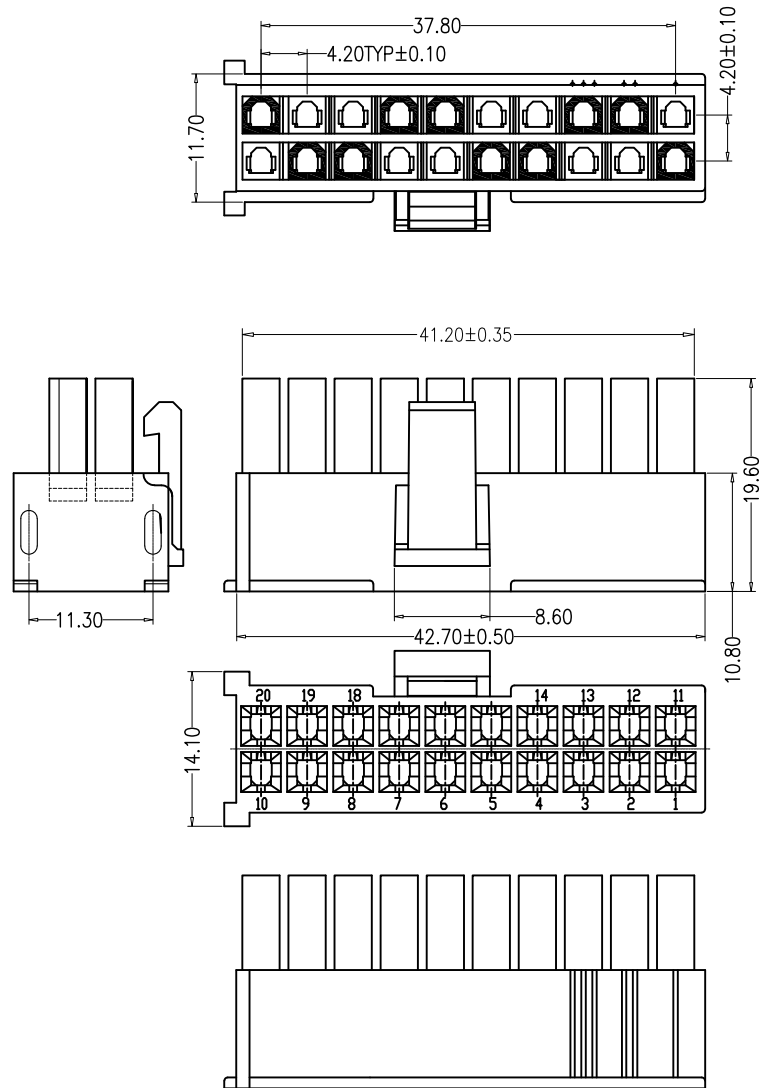


## ■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

## ■ HOUSING

- Part No.:CS-1149-20CV0W(0118)  
+CS-1149-04CV0W(0118)
- Poles:20+4
- Material:PA66 A63 UL94V-0, 白色0118
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

## 料号区分示图

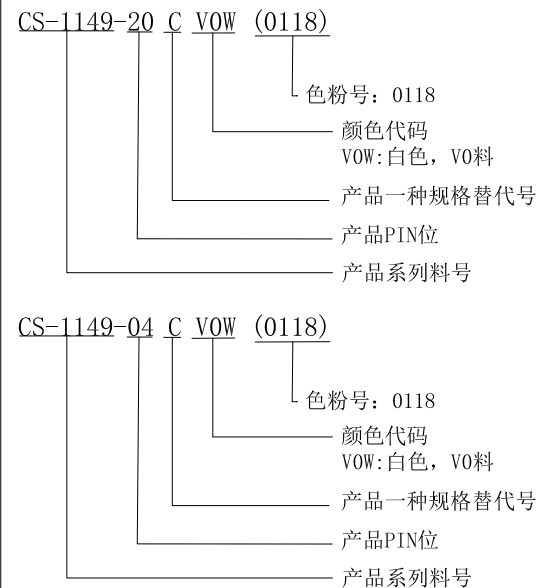

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有,未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改.本公司保留法律追究的权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-20CV0W(0118)+CS-1149-04CV0W(0118)			材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		▲		
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.			▲		
制定日期	2023-07-05	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05						▲	