


■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7-12A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩmin
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING

- Part No.: CS-1149-24CV0W (0113)
- Poles: 2-24
- Material: Nylon 66, UL94V-0, 0113白色
- Q'TY: 500 pcs/bag

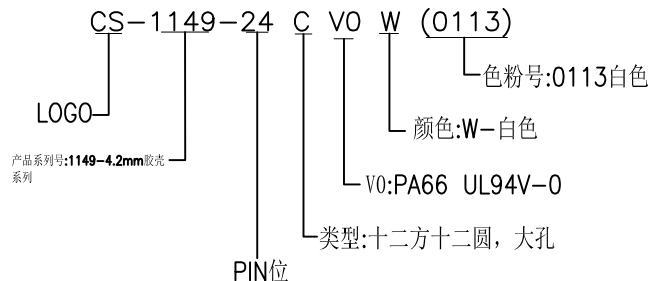

注: 未标注尺寸参照尺寸公差对照表

RoHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改。本公司保留法律追究的权利。

类别	HOUSING	品名	CS-1149-24CV0W (0113)			材料	单位	mm	SHEET 1 OF 1		
版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.30	颜色	比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.20	画法	数量		▲		
工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.10	CST	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO., LTD.		▲		
制定日期	2022-06-17	核准	周中湖	X.XXXX	±0.05				▲		



深圳市永丰盈电子有限公司
ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO., LTD.

