
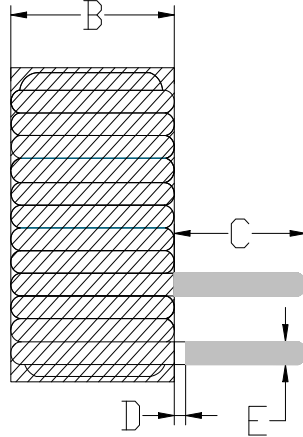



产品规格书

| | | | | | |
|--------|-------------------|-----|--------|-----------|-----------------|
| 裸体磁环体积 | 18.3*9.02*7.11mm | 材质 | 铁硅铝磁粉芯 | Materials | Sendust Cores |
| 品名/型号 | XR068125TS151MH1L | 导感率 | /125 | 组成 | 6%AL 9%Si 85%Fe |

1. 尺寸图:(单位:mm)

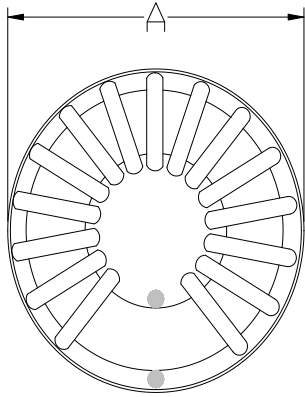

2. 电路图:

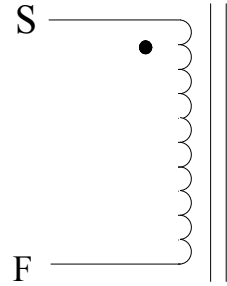

圈数 (TS) : 36TS (参考)

绕法: 卧式套管

| 位置 | A | B | C | D | E |
|---------|------|------|------|-----|-----|
| 尺寸 (mm) | 22.3 | 11.5 | 10.0 | 1.0 | 1.2 |

3. 材料列表:

| 项目 | 材料/线径、根数 | 厂商 | 温度 | UL 编号 |
|----|----------------------|----------|------|-------|
| 磁环 | 068-125 | Win Tour | 130℃ | UL套管 |
| 线 | (QA-1/155)漆包线-Φ1.0mm | YiDa | 130℃ | 纯铜 |

4. 注意事项:

1. 绕线须紧密均匀平整, 铜线不可破皮现象。
2. 引脚长度10mm。

5. 电气特征:

| 编号 | 项次 | 终端 | 数值 | 测试条件 | 测试仪器 |
|----|----------|---------|--------------|-----------|----------|
| 1 | 电感量 | L (S-F) | 150UH (±10%) | 1KHz/0.3V | TH-2811D |
| 2 | 额定电流 | L (S-F) | 5A (±5%) | 电路板实测 | E1412A |
| 3 | 峰值(瞬间)电流 | L (S-F) | 5A-11A (±5%) | 电路板实测 | E1412A |

| 制作者 | 操作 | 过审 |
|-----|----|----|
| | | |