
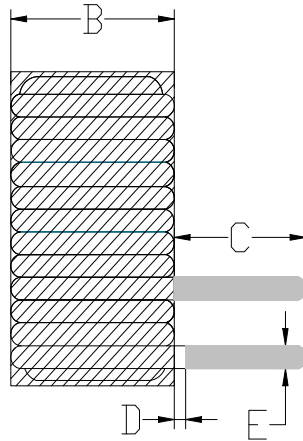



产品规格书

裸体磁环体积	18.3*9.02*7.11mm	材质	铁硅铝磁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR068125TS680MH1L	导感率	/125	组成	6%AL 9%Si 85%Fe

1. 尺寸图:(单位:mm)

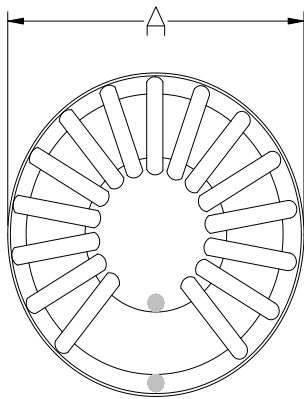

2. 电路图:

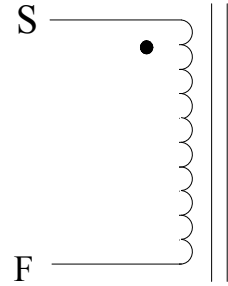

圈数 (TS) : 25TS (参考)

绕法: 卧式套管

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	22.3	11.5	10.0	1.0	1.2

3. 材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	068-125	Win Tour	130℃	UL套管
线	(QA-1/155)漆包线-Φ1.0mm	YiDa	130℃	纯铜

4. 注意事项:

1. 绕线须紧密均匀平整, 铜线不可破皮现象。
2. 引脚长度10mm。

5. 电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	68UH (±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	5A (±5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	5A-11A (±5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审