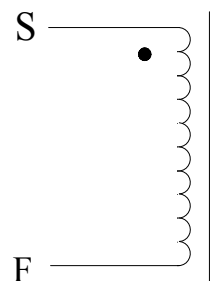
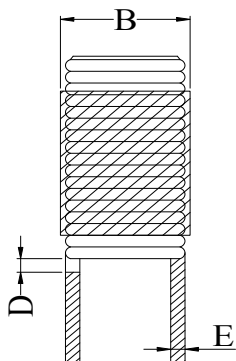
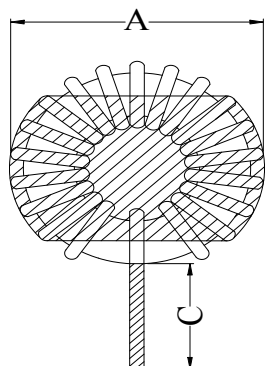


**产品规格书**

裸体磁环体积	11.2*5.82*4.04mm	材质	铁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR4426TS330MVL5	导感率	/	组成	/

**1.尺寸图:(单位:mm)**
**2. 电路图:**


圈数 (TS) : 30TS (参考)

绕法:立式套管

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	13.5	7.2	10.0	1.0	0.5

**3.材料列表:**

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	44-26	Win Tour	130℃	UL套管
线	(QA-1/155)漆包线-Φ0.5mm	YiDa	130℃	纯铜

**4.注意事项:**

- 1.绕线须紧密均匀平整,铜线不可破皮现象。
- 2.引脚长度10mm。
- 3.包装方式:500PCS/大袋

**5.电气特征:**

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	33UH (±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	2.5A (±5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	2.5A-5A (±5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审