 




## 产品规格书

裸体磁环体积	11.2*5.82*4.04mm	材质	铁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR4426T101MVL5	导感率	/	组成	/

### 1. 尺寸图 (单位:mm)

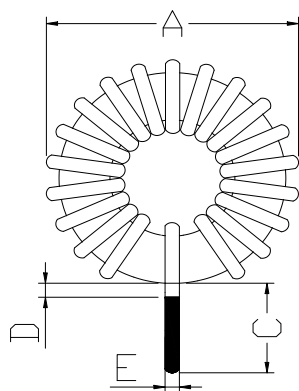

### 2. 电路图:

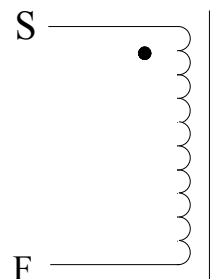

圈数 (TS) : 46TS (参考)

绕法: 立式

位置	A	B	C	D	E
尺寸 (mm)	13.2	7.0	10.0	1.0	0.5

### 3. 材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	UL 编号
磁环	44-26	Win Tour	130°C	无套
线	(QA-1/155) 漆包线- $\Phi$ 0.5mm	YiDa	130°C	纯铜

### 4. 注意事项:

- 绕线须紧密均匀平整, 铜线不可破皮现象。
- 引脚长度10mm。
- 包装方式: 500PCS/大袋

### 5. 电气特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L (S-F)	100UH ( $\pm$ 10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L (S-F)	2.5A ( $\pm$ 5%)	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L (S-F)	2.5A-5A ( $\pm$ 5%)	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审