

■ SPECIFICATIONS

- Voltage rating: 250V AC, DC
- Current rating: 7A, AC, DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance: 1000MΩ min
- Temperature range: -40°C to +105°C
- Contact resistance: 20mΩ max

■ HOUSING





- Part No. : CS-1148-24AV2N
- Poles: 24
- Material: Nylon 66 UL94V-2
- Q'TY: 500 , 1000 pcs/bag

CS-1148-24 A V2 N

CS: 产品LOGO
1148: 产品系列号
PIN位
颜色: N-本色
材料: PA66-V2
类型: 十二方十二圆, 带翅膀

■ 表示雾面

RoHS2.0

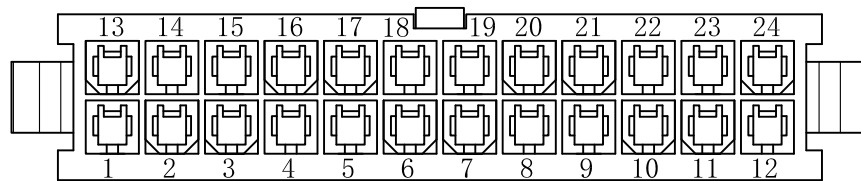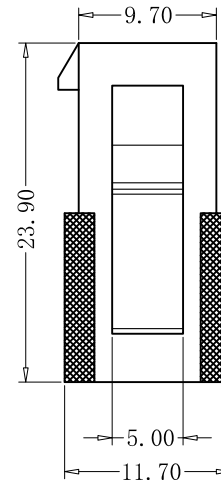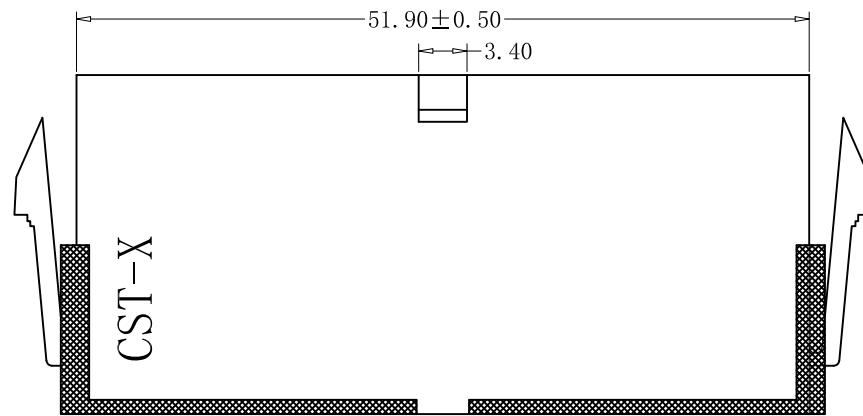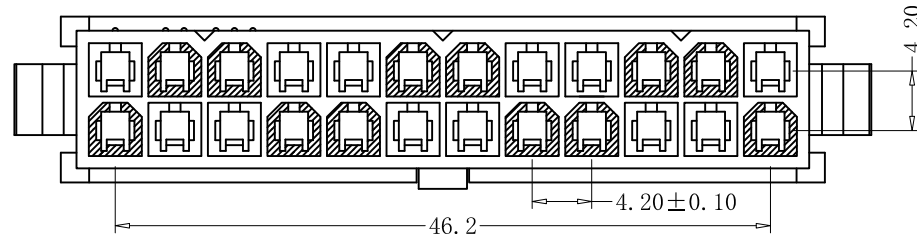

本圖紙知識產權及版權由深圳永丰盈电子有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权力.

类别	WAFER	品名	CS-1148-24AV2N	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 2			
	版本	A/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	▲	修改内容	修改日期
	制定部门	ENGINEER DEPARTMENT	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法	⊕	数量		①		
	工程图号	CST-W01148	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST 深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONICS CO., LTD.				②		
	制定日期	2017-03-21	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10					③		