

## ■ SPECIFICATIONS


- Voltage rating: 250V AC,DC
- Current rating: 7A,AC,DC
- Withstanding voltage: 1500V AC/minute
- Insulation resistance:1000MΩmin
- Temperature range:-40°C to+105°C
- Contact resistance:20mΩ max

## ■ HOUSING

- Part No.:CS-1149-06GV0W(0112)
- Poles:06
- Color:White
- Material:Nylon 66, UL94V-0
- Q'TY: 1000 pcs/bag

料号区分示图:

CS-1149-06 G V0 W (0112)

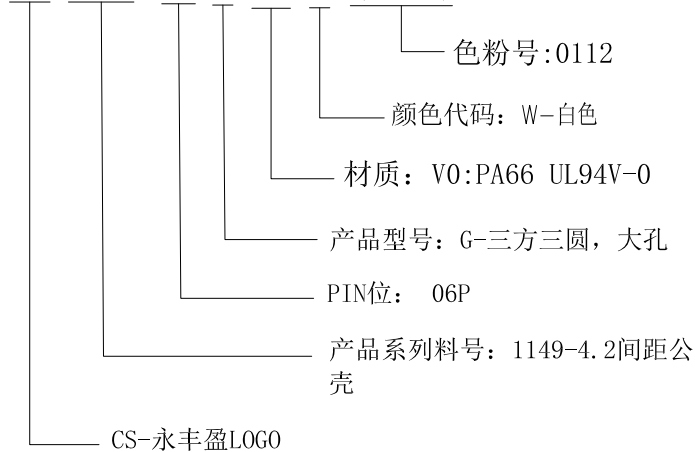

注: 未标注公差可参照公差对照表

ROHS 2.0

本圖紙知識產權及版權由永丰盈有限公司所有, 未經書面許可不准擅自傳閱、复制和修改. 本公司保留法律追究的权利.

类别	HOUSING	品名	CS-1149-06GV0W(0112)	X.	±0.50	材料		单位	mm	SHEET 1 OF 1		
	版本	B/0	设计	李文畅	X.X	±0.40	颜色		比例	1:1	修改内容	修改日期
	制定部门	工程课	绘制	李文畅	X.XX	±0.30	画法		数量		1.50-1.70	2022-06-10
	工程图号	CST-1149	审核	姚培柱	X.XXX	±0.20	CST	深圳市永丰盈电子有限公司 ShenZhenYongFengYing ELECTRONIC CO.,LTD.				
	制定日期	2022-06-06	核准	周中湖	X.XXXX	±0.10						