


GENERAL TOLERANCE (HOUSING)					USED ON
10MAX	20MAX	45MAX	ANGLE	ECCENT	
±0.2	±0.25	±0.3	±30'	0.1	

NO	PART NO	PART NAME	MATERIAL	FINISH
①	MG671351	090 II 11P REC. HS'G	PBT	NATURAL
②	MG671352	090 II 11P REC.HS'G SPACER	PBT	NATURAL

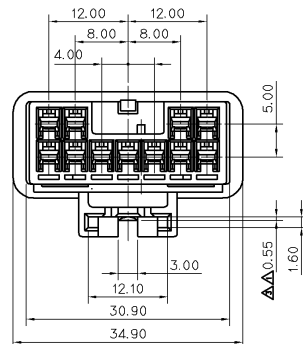

주 기

- 제품기능상 유해한 BURR, 변형 및 WELDLINE 등이 없을 것.
- 적용 TERMINAL : ST740672,673,674
- 적용 HOUSING : MG651350
- SPACER는 본 도면과 같이 1차 LOCK'G 상태로 유지, 공급 할 것.
- 제품내 함유된 6대 유해물질 (납,수은,카드뮴,6가크롬,PBBs, PBDEs)은 EU ELV 지침 및 RoHS 법규에서 지정한 최대 허용 농도를 초과해서는 안된다.



ISSUE MARK

				MATERIAL SEE TABLE		KET KOREA ELECTRIC	
				FINISH SEE TABLE		TERMINAL CO., LTD.	
△ 3차원 측정(0.05mm) 및 2차원 측정(0.02mm) 결과 보고서 (LOCK'G 상태 제외)	0.05	09.05.26		WIRE RANGE	CLASS		
△ 사출 변형 검사 결과 보고서	0.05	05.03.25		INSULATION	TYPE		
△ 사출 변형(0.300)시험 결과 보고서	0.3	03.02.10					
LTR	REVISION RECORD	CHK	APP	DATE	PROGRAM REVIEW	SCALE	PART NO.
DR.	JANG 98.03.24	CHK		3/25	SEE TABLE	2/1	MG641353
CRK		APP		3/25	PART NAME		090II 11P REC.ASS'Y