


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3128010	1007/28#7/0.127TS $\phi$ 1.2电子线(黑)	0.158	M
2	L3128011	1007/28#7/0.127TS $\phi$ 1.2电子线(红)	0.158	M
3	L3128014	1007/28#7/0.127TS $\phi$ 1.2电子线(黄)	0.158	M
4	L3128015	1007/28#7/0.127TS $\phi$ 1.2电子线(绿)	0.158	M
5	T1000002	X1501-T-PN	4	PCS
6	Y1300003	A1501-04P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;  
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ , 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ;

- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;  
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;  
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;  
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

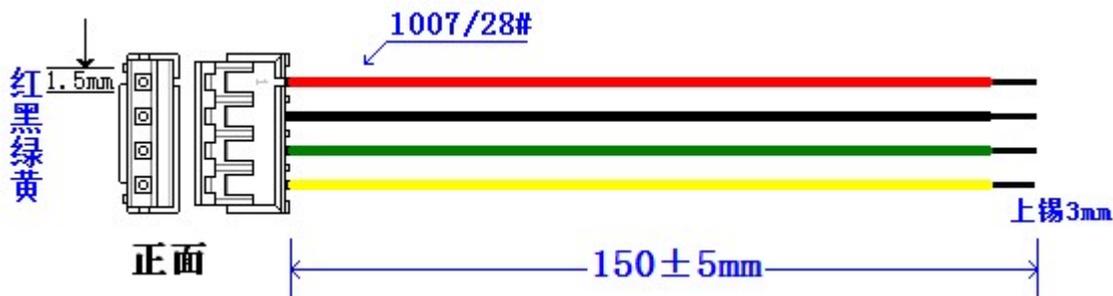

*RoHS Compliant*

				图号:	8296	<b>东莞市德艺隆电子有限公司</b> DongGuan DeYiLong Electronics Co., Ltd	页面:	3 of 3	
				单位:	MM		日期:	2024-04-08	
				比例:	1:1	产品名称:	ZH1.5 端子线UL1571#28 红/黑/绿/黄 上锡3mm L=150mm 4P	制图:	陈志强
A/0	2222-8296	陈志强	2024-03-18	视图:		规格型号:		审核:	陈志强
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN150-100728-150-04P	批准:	