
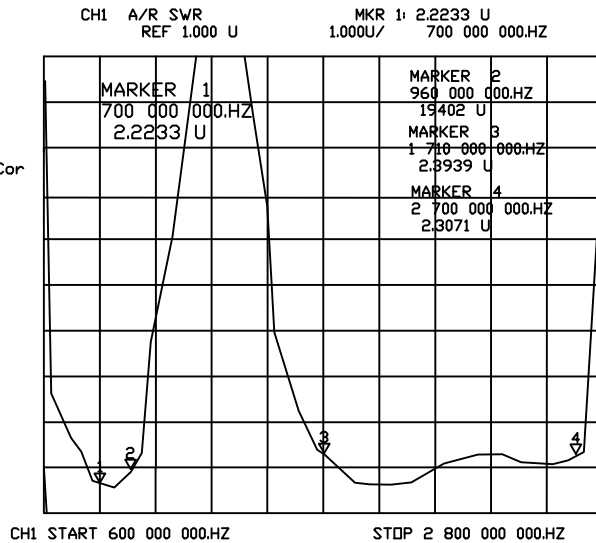
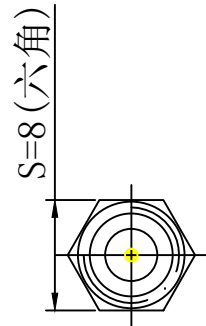


标注前有"\*"重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

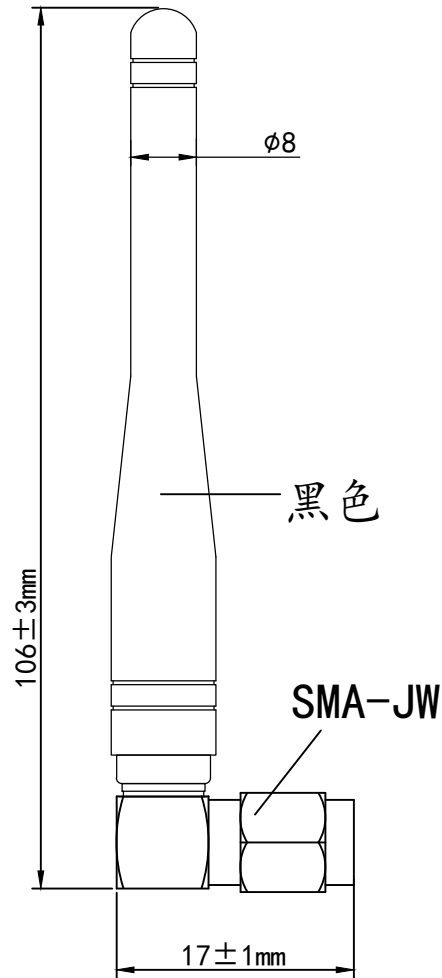

Performance parameters	
Product name	4G胶棒天线
Model Type	KH-4G-SMAJW-100
Frequency Range	700-960/1710-2700 MHz
Band Width	260/990MHz
Vswr	≤2.0
Gain	2.15DBi
Impedance	50 OHM
Polarization	Vertical
Radiation	OMNIDIRECTIONAL
Max power	10 W
Connector	SMA-JW
Dimensions	100mm
Shell material	TPEE
Temperature	-35° -- 75°
Lighting protection	DC grounding
Weight	

备注:

- 1: 图中所标注尺寸为 I Q C 必测尺寸.
- 2: 各零部件组装要牢固可靠.
- 3: 成品信号参数要达到指定数值.
- 4: 产品需定数按要求包装好, 运输过程中不能有明显挤压变形等现象.
- 5: 未经过AFC公司确认, 材质及工艺要求等不能随意更改.

深圳市金航标电子有限公司				WWW.BDS666.COM					
型号: KH-4G-SMAJW-100				0755-83044319					
公差	.x	±0.30	变更记录	日期	变更者	代码	2007201109	料号	
	x.x	±0.20				品名	4G胶棒天线		
图法	x.xx	±0.10	比例	纸张	A4	型号	KH-4G-SMAJW-100		
	ANGULAR @5~					单位	MM	版本	A
						审核		页码	1/1