
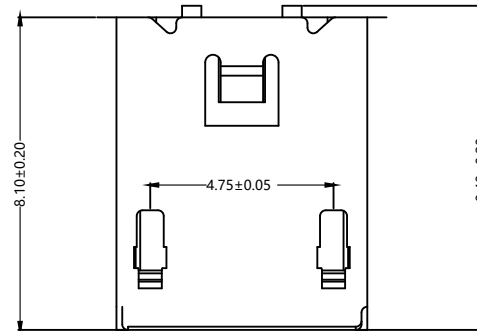
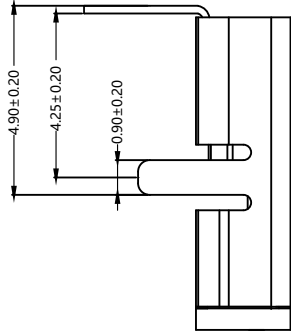
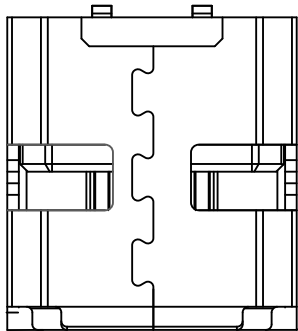
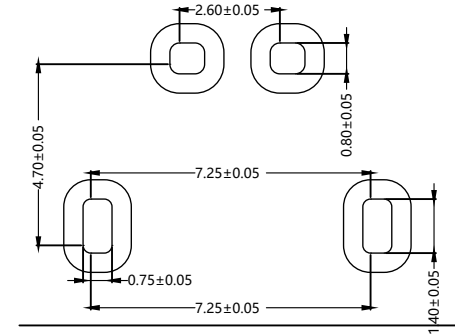



Kinghelm®

修改序号	修改说明	签名	日期
A/0			

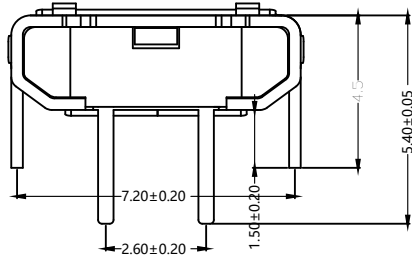

备注:

- 产品规格:
 - 插入力: 35N MAX.
 - 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
 - 额定电流: 1.0A
 - 额定电压: 30V
 - 耐久性: 3000 CYCLES MIN.
 - 耐电压: 100V AC MIN.
 - 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
 - 绝缘电阻: 100MΩ MIN
 - 工作温度: -30° TO +80°
- 材质:
 - 1胶芯: LCP UL94V-0
 - 2端子: C2680R-H, 镍底, GOLD
 - 3外壳: SPCCorSUS, 表面镀镍60-100 μ
- 所用材质须符合RoHS要求
- 重点尺寸标识“▲”符号

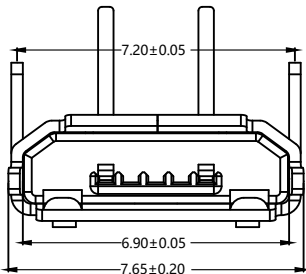

尺寸		允许公差		深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	
x.		±0.50		KH-MICRO-DIP-2P		0755-28190160	
.X		±0.20		图纸类型		图纸名称: 模顶90度无边插板	
.XX		±0.10		产品工程图		MICRO USB B TYPE 5P/F DIP7.15(1.5*0.9)2P插板	
.XXX		±0.03		设计	2023.07.21	产品料号	
角度		±1.00°		审核		视图	版号: A/0

