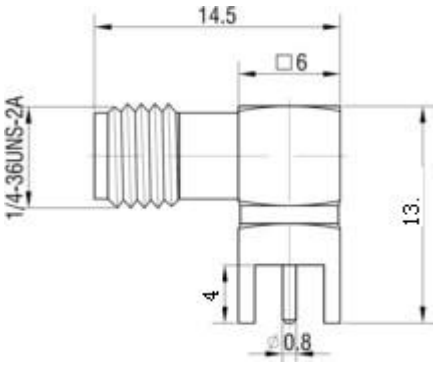
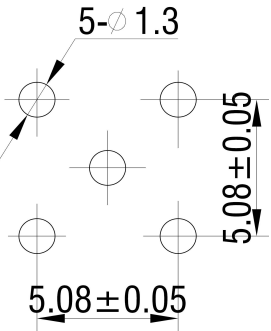


深圳市金航标电子有限公司

产品名称	SMA 弯式印制面板插座	型号	KH-SMA-K514-N
外形图： 		安装孔： 	
电气性能： <ul style="list-style-type: none"> 1. 特性阻抗：50Ω 2. 工作电压：335Vr.m.s 3. 绝缘耐压：≥1000V 4. 电压驻波比：≤1.2/3GHZ 5. 频率范围：DC-3GHz 6. 接触电阻：内导体：≤3mΩ；外导体≤2.5mΩ 7. 绝缘电阻：≥5000MΩ 			
机械性能： <ul style="list-style-type: none"> 1. 内导体分离力：≥0.28N 2. 机械寿命：500次（每分钟12次） 			
环境性能： <ul style="list-style-type: none"> 1. 环境温度：-55~+155℃ 2. 相对湿度：+40℃时达95% 3. 防水要求：否 			
材料与表面处理： <ul style="list-style-type: none"> 1. 插孔：锡青铜线 QSn6.5-1 镀镍 2. 外壳：黄铜棒 Hpb59-1 镀镍 3. 绝缘子：聚四氟乙烯 			