



---

## Contactsheet™ 标准产品

---

---

产品编号	<b>SK5AM00300</b>
------	-------------------

---

特长	高背型
----	-----

---

尺寸	φ7
----	----

---

点树脂尺寸(mm)	φ1.2、h=0.28
-----------	-------------

---

金属片尺寸(mm)	φ4
-----------	----

---

动作力(N)	1.35
--------	------

---

行程(mm)	0.16
--------	------

---

产品高度(mm)	0.57
----------	------

---

动作寿命	3,000k
------	--------

---

使用温度范围	-20 ~ +70℃
--------	------------


---

保存温度范围	-40 ~ +85℃
--------	------------


---

### 外形图

Unit: mm

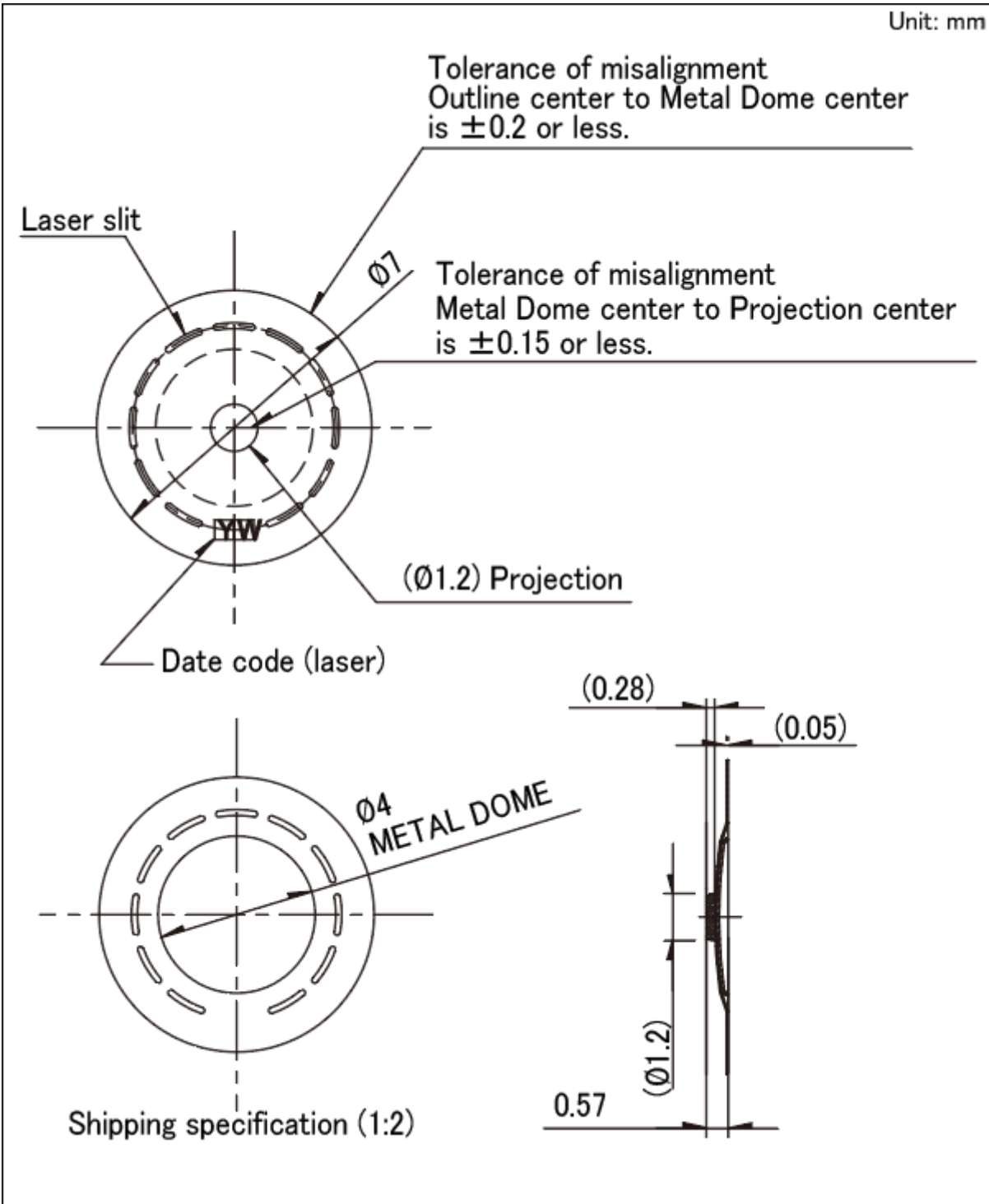

布局

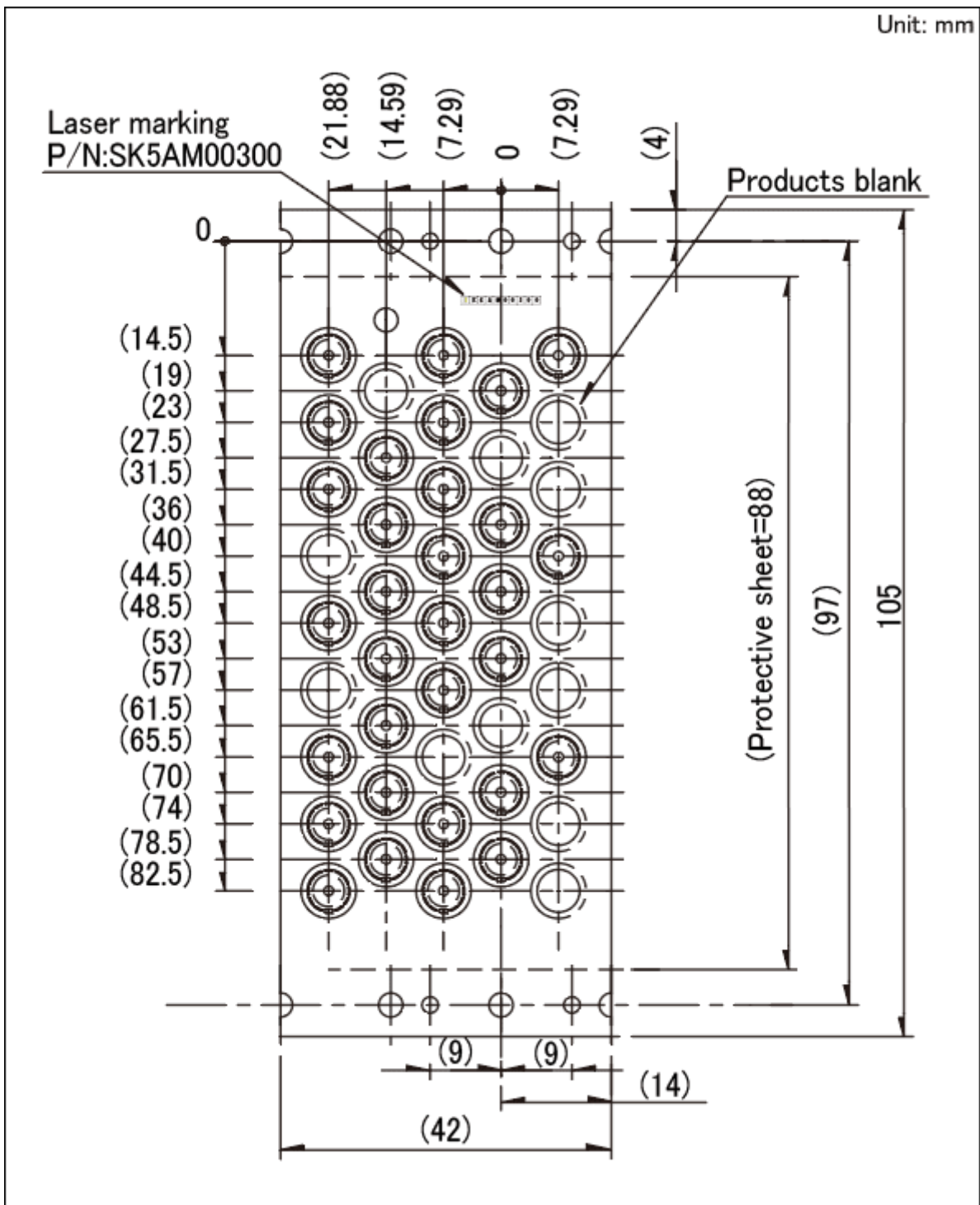

## 包装规格

### 散装

包装数(pcs.)      1箱/日本      20,000

1箱/出口包装      60,000

出口包装箱尺寸(mm)      240×300×230