



KSS

[首页](#) [公司简介](#) [联络方式](#) [最新资讯](#) [新产品](#) [产品介绍](#) [搜寻](#)

1337 KSS LED座

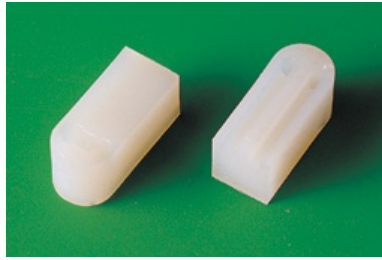

材质：UL合格之 NYLON 66（本色），防火等级 94V-2。

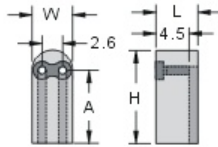

单位：mm						
型号 Item No.	尺寸 Dimension					包装 Packing
	A	L	W	H	LED灯	
<input type="checkbox"/> LHN-10	10.0	5.6	5.5	12.8	5Φ 2 PIN	100 pcs / 包

[放入选样单](#)
[查看选样单](#)
[退回所有选择](#)
[首页](#) [公司简介](#) [联络方式](#) [最新资讯](#) [新产品](#) [产品介绍](#) [搜寻](#)

凯士士企业股份有限公司

-更新日期：2018年2月5日-

