


0512 KSS 插鞘式固定座





材质: 采用UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级 94V-2。

特点: 将基板钻孔, 再将插鞘式固定座插入固定于基板上, 复以扎线带穿入孔中, 即可使用。

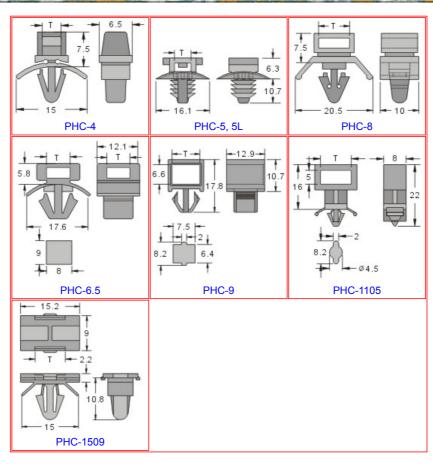

			单位 : mm
型 号	最大扎线带宽度	基板孔	包 装
Item No.	Т	Fiting	Packing
PHC-4	3.8	4.8	= 100 pcs / 包
PHC-5	5.0	7.0	
PHC-5L	5.0	7.0	
☐ PHC-6.5	6.5	如图	
PHC-8	8.1	6.2	
PHC-9	9.4	如图	
PHC-1105	11.0	如图	
PHC-1509	7.8	6.0	